


品番：EA538MH-25

品名：2.0-5.0 [Y形]絶縁圧着端子(150個/青)



販売価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 83 (2026/04/03 16:30現在)		
商品入数	150	販売単位	PAK
カタログページ	1174ページ		

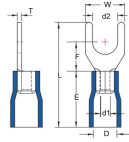

カタログ訂正 25/12/24 全長: (誤)23mm→(正)21mm(No.56,57 1253)

#### 仕様

型式	2-5	電線抱合範囲	単線:1.14~1.82mm 撚線:1.04~2.63mm <sup>2</sup> AWG:16~14
全長	21mm	スタッド径	5.3mm
剥き線長	6.80mm	入数	150個
重量	152g	カラー	ブルー
絶縁ビニールタイプで、接続作業が簡単で安定性も保証できます。			
ケース付き			
ROHS規制対応			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.