


品番：EA538NH-2

品名：絶縁端子スリーブセット

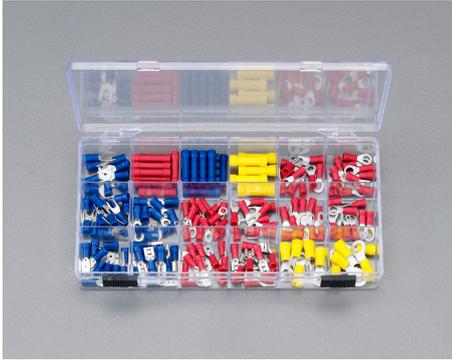

販売価格	2,860円(税抜) / 3,146円(税込)		
カタログ価格	2,860円(税抜) / 3,146円(税込)		
在庫数	最新在庫: 160 (2026/03/26 21:35現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1169ページ		



品名	数量
絶縁丸形(1-3.5S)	100
絶縁丸形(1-4L)	100
絶縁丸形(1-5)	100
絶縁丸形(1.5~2.5mm)	100
絶縁丸形(5-5)	100
絶縁丸形(5-6)	100
絶縁Y形(1-4S)	100
絶縁Y形(2-3.5S)	100
絶縁Y形(1.5~2.5mm)	100
絶縁スリーブ(0.5~1.5mm)	100
絶縁スリーブ(1.5~2.5mm)	100
差込形接続端子(オス)	100
差込形接続端子(オス)	100
差込形接続端子(メス)	100
差込形接続端子(メス)	100

品名	数量
絶縁丸形(1-3.5S)	100
絶縁丸形(1-4L)	100
絶縁丸形(1-5)	100
絶縁丸形(1.5~2.5mm)	100
絶縁丸形(5-5)	100
絶縁丸形(5-6)	100
絶縁Y形(1-4S)	100
絶縁Y形(2-3.5S)	100
絶縁Y形(1.5~2.5mm)	100
絶縁スリーブ(0.5~1.5mm)	100
絶縁スリーブ(1.5~2.5mm)	100
差込形接続端子(オス)	100
差込形接続端子(オス)	100
差込形接続端子(メス)	100
差込形接続端子(メス)	100

仕様

<セット内容>	絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm×15 絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm×20 絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm×20 絶縁丸形:1.5~2.5mm×10 絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm×5 絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm×5 絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm×10 絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm×15 絶縁Y形:1.5~2.5mm×10 絶縁スリーブ:0.5~1.5mm×10 絶縁スリーブ:1.5~2.5mm×10 差込形接続端子(オス):0.5~1.5mm×10 差込形接続端子(オス):1.5~2.5mm×10 差込形接続端子(メス):0.5~1.5mm×10 差込形接続端子(メス):1.5~2.5mm×10	ケースサイズ	205×105×30mm
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

