


品番：EA538NH-21

品名：圧着端子セット(圧着ペンチ付)

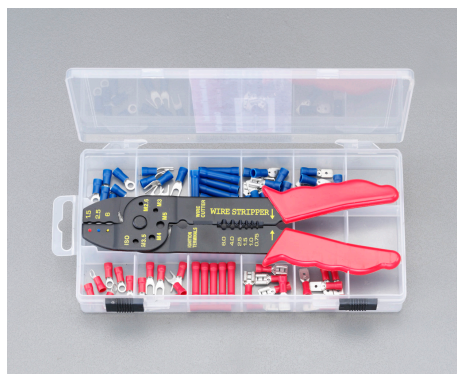

販売価格	1,990円(税抜) / 2,189円(税込)		
カタログ価格	1,990円(税抜) / 2,189円(税込)		
在庫数	最新在庫: 87 (2026/04/04 21:18現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1169ページ		



品名	仕様	単位	在庫
圧着ペンチ	203mm	1	87
丸形絶縁圧着端子	0.5~1.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
丸形絶縁圧着端子	1.5~2.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
Y形絶縁圧着端子	0.5~1.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
Y形絶縁圧着端子	1.5~2.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
絶縁圧着スリーブ	0.5~1.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
絶縁圧着スリーブ	1.5~2.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
絶縁差込形接続端子(オス)	0.5~1.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
絶縁差込形接続端子(オス)	1.5~2.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
絶縁差込形接続端子(メス)	0.5~1.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
絶縁差込形接続端子(メス)	1.5~2.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100

品名	仕様	単位	在庫
圧着ペンチ	203mm	1	87
丸形絶縁圧着端子	0.5~1.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
丸形絶縁圧着端子	1.5~2.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
Y形絶縁圧着端子	0.5~1.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
Y形絶縁圧着端子	1.5~2.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
絶縁圧着スリーブ	0.5~1.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
絶縁圧着スリーブ	1.5~2.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
絶縁差込形接続端子(オス)	0.5~1.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
絶縁差込形接続端子(オス)	1.5~2.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
絶縁差込形接続端子(メス)	0.5~1.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100
絶縁差込形接続端子(メス)	1.5~2.5mm <sup>2</sup> ×6	1	100

仕様

<セット内容>	圧着ペンチ×1 丸形絶縁圧着端子: 0.5~1.5mm <sup>2</sup> ×6 1.5~2.5mm <sup>2</sup> ×6 Y形絶縁圧着端子: 0.5~1.5mm <sup>2</sup> ×6 1.5~2.5mm <sup>2</sup> ×6 絶縁圧着スリーブ 0.5~1.5mm <sup>2</sup> ×6 1.5~2.5mm <sup>2</sup> ×6 絶縁差込形接続端子(オス) 0.5~1.5mm <sup>2</sup> ×6 1.5~2.5mm <sup>2</sup> ×6 絶縁差込形接続端子(メス) 0.5~1.5mm <sup>2</sup> ×6 1.5~2.5mm <sup>2</sup> ×6	圧着ペンチ全長	203mm
ペンチ圧着範囲	1.5・2.5・6mm <sup>2</sup>	ケースサイズ	230×113×30(H)mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.