


品番：EA538PE-14

品名：差込形電線コネクタ- (VVF2心用/雌)

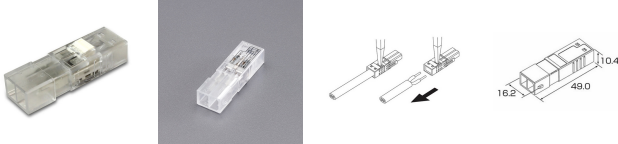

販売価格	340円(税抜) / 374円(税込)		
カタログ価格	340円(税抜) / 374円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/22 19:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1176ページ		



#### 仕様

メーカー	ニチフ	型番	NPJM R01-2P
適合電線	VVF(VA)線 $\phi$ 1.6mm $\times$ 2心 $\cdot$ $\phi$ 2.0mm $\times$ 2心	定格	20A/300V
絶縁体最高使用温度	120 $^{\circ}$ C	材質	コネクタボディ:ポリカーボネート コンタクト:銅合金(すずめっき) 防塵カバー:エラストマー
入数	1個		

VVF(VA)線2心用コネクタ-

事前に機器の電線にコネクタ-を接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。

専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクタ-の再利用が可能です。

RoHS10対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.