


品番：EA538PE-16

品名：差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個)

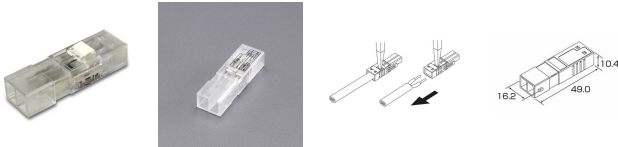

販売価格	6,360円(税抜) / 6,996円(税込)		
カタログ価格	6,360円(税抜) / 6,996円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 17:54現在)		
商品入数	20	販売単位	箱
カタログページ	1176ページ		



#### 仕様

メーカー	ニチフ	型番	NPJM R01-2P
適合電線	VVF(VA)線 φ 1.6mm×2心・φ 2.0mm×2心	定格	20A/300V
絶縁体最高使用温度	120℃	材質	コネクタボディ:ポリカーボネート コンタクト:銅合金(すずめっき) 防塵カバー:エラストマー
入数	20個		
VVF(VA)線2心用コネクター			
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。			
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。			
RoHS10対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.