



品番：EA538PE-21

品名：差込形電線コネクター(VVF3心用/雄)

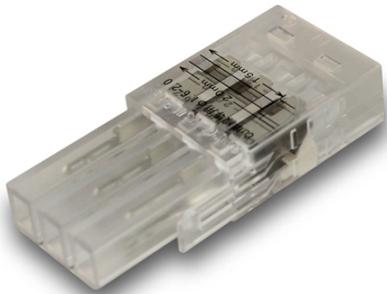

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 450円(税抜) / 495円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 450円(税抜) / 495円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/22 21:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1176ページ                      |      |   |

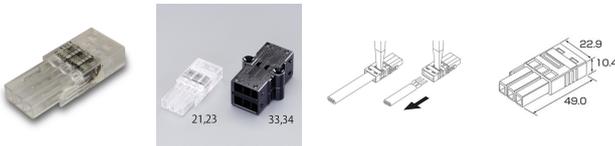

#### 仕様

|   |                              |    |  |
|---|------------------------------|----|--|
| メーカー  | ニチフ                          | 型番 | NPJM P01-3P  |
| 適合電線  | VVF(VA)線 φ1.6mm×3心・φ2.0mm×3心 | 定格 | 20A/300V   |
| 絶縁体最高使用温度                                   | 120℃                         | 材質 | コネクタボディ:ポリカーボネート<br>コンタクト:銅合金(すずめっき)<br>防塵カバー:エラストマー |
| 入数  | 1個                           |    |  |
| VVF(VA)線3心用コネクター                            |                              |    |  |
| 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 |                              |    |  |
| 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。       |                              |    |  |
| RoHS10対応品                                   |                              |    |  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.