



品番：EA538PE-21

品名：差込形電線コネクター(VVF3心用/雄)

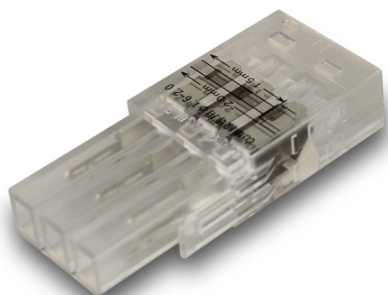

販売価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
カタログ価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/06/28 10:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1176ページ		

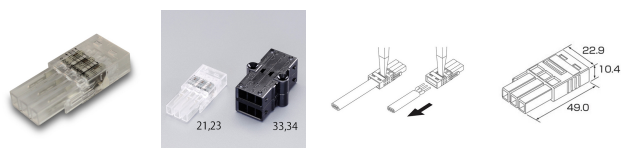

#### 仕様

メーカー	ニチフ	型番	NPJM P01-3P
適合電線	VVF(VA)線 $\phi$ 1.6mm $\times$ 3心 $\cdot$ $\phi$ 2.0mm $\times$ 3心	定格	20A/300V
絶縁体最高使用温度	120℃	材質	コネクタボディ:ポリカーボネート コンタクト:銅合金(すずめっき) 防塵カバー:エラストマー
入数	1個		
VVF(VA)線3心用コネクター			
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。			
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。			
RoHS10対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.