



品番：**EA538PE-23**

品名：差込形電線コネクタ- (VVF3心用/雄/20個)

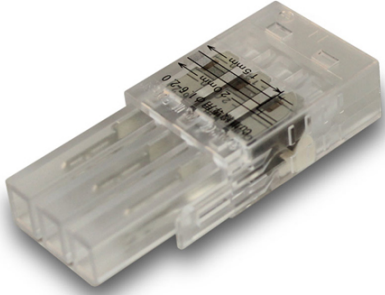

販売価格	8,400円 (税抜) / 9,240円 (税込)		
カタログ価格	8,400円 (税抜) / 9,240円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/28 10:42現在)		
商品入数	20	販売単位	箱
カタログページ	1176ページ		

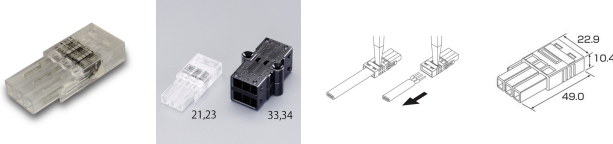

仕様

メーカー	ニチフ	型番	NPJM P01-3P
適合電線	VVF(VA)線 ϕ 1.6mm \times 3心 \cdot ϕ 2.0mm \times 3心	定格	20A/300V
絶縁体最高使用温度	120℃	材質	コネクタボディ:ポリカーボネート コンタクト:銅合金(すずめっき) 防塵カバー:エラストマー
入数	20個		

VVF(VA)線3心用コネクタ-

事前に機器の電線にコネクタ-を接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。

専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクタ-の再利用が可能です。

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.