


品番 : EA538PE-26

品名 : 差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個)

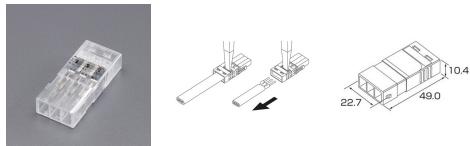

販売価格	8,440円(税抜) / 9,284円(税込)		
カタログ価格	8,440円(税抜) / 9,284円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/22 05:43現在)		
商品入数	20	販売単位	箱
カタログページ	1176ページ		



仕様

メーカー	ニチフ	型番	NPJM R01-3P
適合電線	VVF(VA)線 $\phi 1.6\text{mm} \times 3\text{心} \cdot \phi 2.0\text{mm} \times 3\text{心}$	定格	20A/300V
絶縁体最高使用温度	120°C	材質	コネクタボディ:ポリカーボネート コンタクト:銅合金(すずめつき) 防塵カバー:エラストマー
入数	20個		

VVF(VA)線3心用コネクター

事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。

専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.