
 
 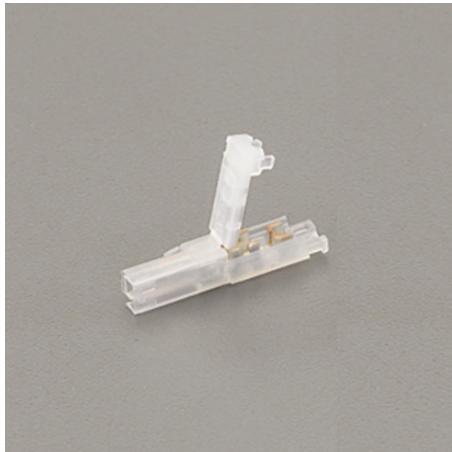


品番 : EA538PF-41

品名 : 0.05-0.13mm² 壓接形中継コネクター(20個)



販売価格	485円(税抜)／534円(税込)		
カタログ価格	485円(税抜)／534円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/17 06:20現在)		
商品入数	20	販売単位	PK
カタログページ	1223ページ		



カタログ訂正

24/11/26 ●定格電圧…(誤)100V (正)50V ●材質…(誤)ホリカボネット (正)ナイロン (No.55, No.56 1115)

仕様

メーカー	ニチフ	型番	NDC 3026
適合電線	単線: $\phi 0.25\sim 0.4\text{mm}$ 撲線: $0.05\sim 0.13\text{mm}^2$ AWG: 30-26	電線被覆外径(最大)	$\phi 1.3\text{mm}$
定格電圧	50V	定格電流	AWG30-28:2A AWG26:3A
絶縁体最高使用温度	105°C	作業温度範囲	0°C~40°C
材質	本体: ナイロン コンタクト: りん青銅(すずめっき)	サイズ	16.5×3.2×3.0mm
入数	20個		

軟銅電線・軟質塩化ビニル被覆電線用

単一コネクターでオス・メス接続が可能

抜け防止の連結板(EA538PF-10)で固定することもできます。

電線ストリップ不要で、プライヤーで簡単接続できます。

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.