
 
 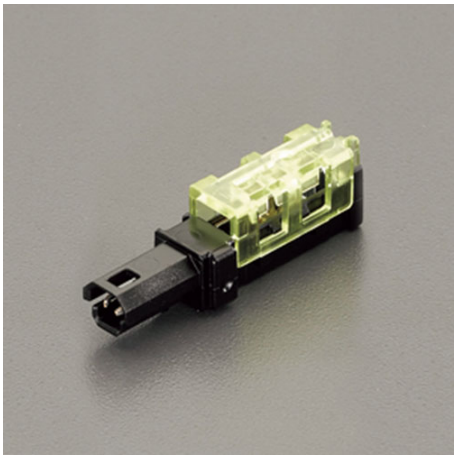



品番：EA538PF-43

品名：0.2- 0.5mm² 圧接形中継コネクター(20個)



販売価格	590円(税抜)／ 649円(税込)			
カタログ価格	590円(税抜)／649円(税込)			
在庫数	最新在庫: 24 (2025/12/17 06:22現在)			
商品入数	20	販売単位	PK	
カタログページ	1223ページ			

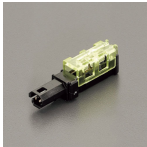

仕様

メーカー	ニチフ	型番	NDC 2420
適合電線	単線: φ0.65mm 撚線: 0.2～0.5mm ² AWG: 24-20	電線被覆外径(最大)	φ 2.1mm
定格電圧	100V	定格電流	AWG24-22: 2A AWG20: 3A
絶縁体最高使用温度	120℃	作業温度範囲	0～40℃
材質	ハウジング・カバー: ポリカーボネイト コンタクト: リン青銅(すずめっき)	サイズ	25.9×5.8×6.4mm
入数	20個		
軟銅電線・軟質塩化ビニル被覆電線用			
単一コネクタでメス・オス接続が可能です。			
抜け防止の連結板(EA538PF-10)で固定することもできます。			
電線ストリップ不要で、プライヤーで簡単接続できます。			
コネクタをつなげ多極としても使用可能です。 (多極使用時のピッチ: 5.6mm)			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.