
 
 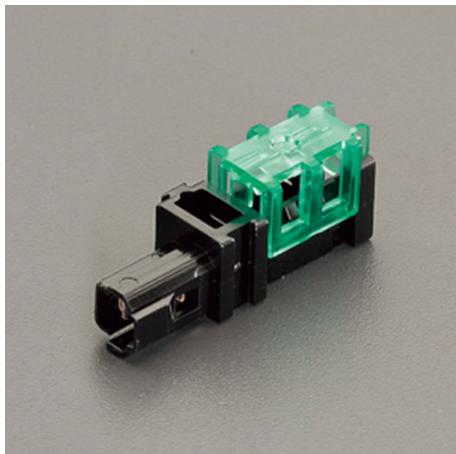
 


品番 : EA538PF-44

品名 : 0.5-0.75mm<sup>2</sup> 壓接形中継コネクター(20個)



販売価格	840円(税抜)／924円(税込)		
カタログ価格	840円(税抜)／924円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 06:34現在)		
商品入数	20	販売単位	PK
カタログページ	1223ページ		



## 仕様

メーカー	ニチフ	型番	NDC 2018A
適合電線	撲線:0.5~0.75mm <sup>2</sup> AWG:20-18	電線被覆外径(最大)	φ 2.8mm
定格電圧	300V	定格電流	AWG20:6A AWG18:8A
絶縁体最高使用温度	120°C	作業温度範囲	0°C~40°C
材質	本体・カバー:ポリカーボネート コンタクト:銅合金(すずめっき)	サイズ	26.0×7.8×8.5mm
入数	20個		

單一コネクターでオス・メス接続が可能

抜け防止の連結板(EA538PF-10)で固定することもできます。

電線ストリップ不要で、プライヤーで簡単接続できます。

コネクターをつなげ、多極としても使用可能

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

