



品番 : EA538PG-7

品名 : 0.5-0.85mm<sup>2</sup> フライヤー-タップ°コネクター(2個)

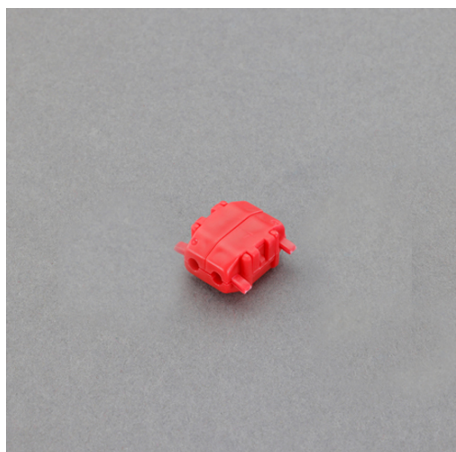

販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/05/04 22:41現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	1177ページ		

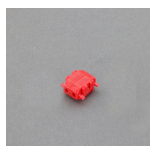

#### 仕様

メーカー	ニチフ	型番	SPTV09
定格電圧	300V	定格電流	0.85mm <sup>2</sup> :5A 2.0mm <sup>2</sup> :10A
絶縁体最高使用温度	75℃	端子サイズ	0.9mm <sup>2</sup>
適用電線	単線:0.8~1.0mm 撚線:0.5~0.85mm <sup>2</sup> AWG:20-18	被覆外径	φ1.5~2.8mm
サイズ	18.0×19.5×10.0(t)mm	材質	コンタクト:黄銅(すずめっき付) ハウジング:ポリプロピレン
カラー	レッド	入数	2個
RoHS10対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.