



品番 : EA538PG-8

品名 : 1.25- 2.0mm² フライヤー-タフ°コネクタ-(2個)

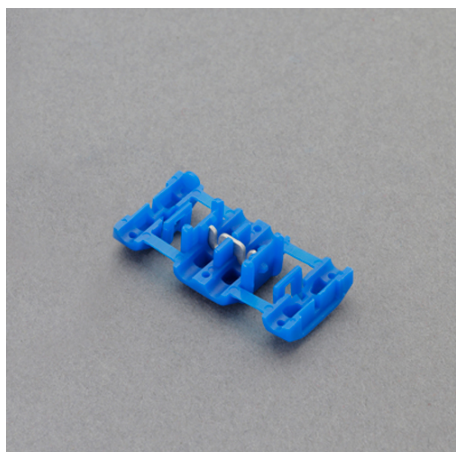

販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/04 22:41現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	1177ページ		

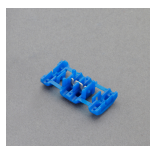

仕様

メーカー	ニチフ	型番	SPTV20
定格電圧	300V	定格電流	0.85mm ² :5A 2.0mm ² :10A
絶縁体最高使用温度	75°C	端子サイズ	2.0mm ²
適用電線	単線:1.2~1.6mm 撚線:1.25~2.0mm ² AWG:16-14	被覆外径	φ2.0~3.4mm
サイズ	18.0×19.5×10.0(t)mm	材質	コンタクト:黄銅(すずめっき付) ハウジング:ポリプロピレン
カラー	ブルー	入数	2個
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.