



品番 : EA538RB-42

品名 : DC12V/30A/5極 リレーソケット

 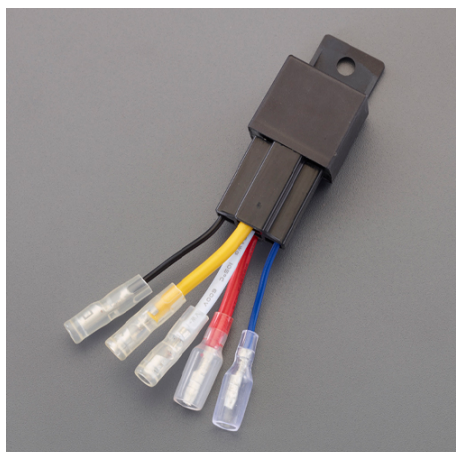


販売価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
カタログ価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/04/04 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0280ページ		

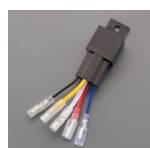

品番: BM-095
品名: DC12V/30A/5極 リレーソケット
電圧定格: (Coil)12V(12V)
30A(30A) (30A/5極)

仕様:
定格電圧: DC12V
定格電流: 30A
コイル消費電力: 1.8W
許容電流: 30A以下
動作電圧: (Max)8.0V
復帰電圧: (Max)3.6V
電気的寿命: 100,000回
使用温度範囲: -30℃~+80℃



仕様

型式	BM-095	定格電圧	DC12V
極数	5極	コイル消費電力	1.8W
コイル抵抗	約80Ω	許容電流	30A以下
動作電圧	6.0~8.0V	復帰電圧	0.6~3.6V
配線の太さ	黒・青:0.85mm ² 黄・赤・白:3.0mm ²	電気的寿命	100,000回(30回/分)
使用温度範囲	-30~80℃	サイズ	27.4×12.0mm
重量	53g		

後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.