


品番：EA538RC-2

品名：アンダーソンタイプコネクター(8AWG)

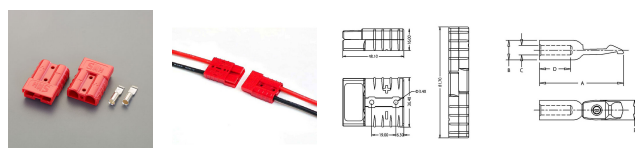

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 840円(税抜) / 924円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 840円(税抜) / 924円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/28 10:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|           |                            |      |                               |
|-----------|----------------------------|------|-------------------------------|
| 適合電線      | 8AWG (8.4mm <sup>2</sup> ) | 定格電圧 | 600V                          |
| 定格電流      | 50A                        | 抵抗   | 0.05MΩ                        |
| 耐電圧       | 2200V(DC)                  | 絶縁抵抗 | 500MΩ                         |
| 無負荷脱着サイクル | 約10000回                    | 使用温度 | -20~125°C                     |
| 耐火等級      | UL94V-0                    | サイズ  | 36.4(W)×16(D)×48.1(81.7)(L)mm |
| 材質        | 本体:ABS<br>端子:銅/銀メッキ        | 入数   | 計10セット<br>(※1セット:本体1個+ピン2個入り) |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.