

品番：EA538SM-12

品名：1.25-3/3P 多連式絶縁キャップ° (丸端子用/2個)



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/07/05 21:48現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1187ページ		



01

02

03


【固定方法】



【固定方法】



1.25-3(丸端子)  
MAX. 6

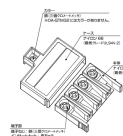

## 仕様

メーカー	オーム電機	型番	OA-QTM33
用途	ねじ止め用多連式絶縁キャップ(中継用)	極数	3極
定格電圧	AC/DC600V	適合電線	最大φ3.5×2本
適合圧着端子	1.25-3mm(丸形端子)	全長	31.4×37.6×11.4mm
使用周囲温度	-20~80℃	材質	カラー:鉄 ケース・本体:ナイロン 端子部:(端子ねじ)鉄、(インサートナット)真ちゅう
本体質量	約10g	入数	2個

各種機械・検査装置のモーター線などの中継接続・絶縁処理に

1つで端子台+端子ボックスの役目を果たします。

固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。

テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。

RoHS2対応品

※防水タイプではありません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.