


品番：EA538WA-20A

品名：インラインスプライシング (2極/6個)

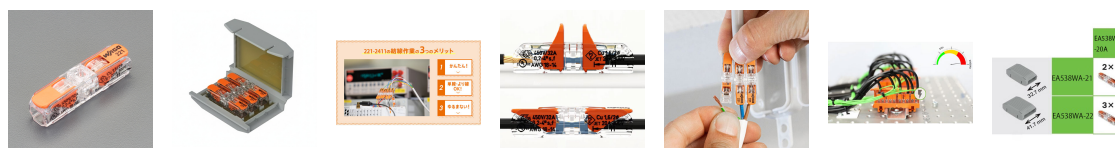

販売価格	910円(税抜) / 1,001円(税込)		
カタログ価格	910円(税抜) / 1,001円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/28 11:57現在)		
商品入数	6	販売単位	袋
カタログページ			



かんたん!単線・より線OK!ゆるまない!信頼をつなぐ3ステップコネクタ

### 仕様

メーカー	WAGO(ワゴ)	型番	221-2411
用途	屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線	入数	6個
極数	2極		
IEC/EN 60998・JIS 2814-2-2 適合			
適合電線サイズ	0.2~4mm <sup>2</sup> (単線)	定格電流	32A
定格電圧	450V		
UL 486C 適合			
適合電線サイズ	AWG 20~14(単線) AWG 18~14 (IV7本より線、可とうより線)	定格電流	20A
定格電圧	600V		
PSE JET 適合			
適合電線サイズ	φ 1.6、φ 2.0mm(単線)	定格電流	20A
定格電圧	300V		

その他仕様			
サイズ	35.5(W)×8.1(D)×8.9(H)mm	重量	約137g
材質	透明ハウジング:耐熱性ポリカーボネート(UL94 V-2) 導電部:電気銅、スズメッキ ケージクランプ、スプリング:ステンレス鋼 操作レバー:耐熱性PBT(ガラス入り)	カラー	ハウジング:透明 レバー:オレンジ
直列結線タイプ			
レバーを引き上げて、電線を差し込み、レバーを戻す、の3ステップで結線完了。			
一目で分かる操作方法に加え、引き上げやすいレバー設計で、操作を簡単に行えます。			
単線／7本より線／可とうより線の混在使用が可能。			
裸線をそのまま結線でき、棒端子を圧着接続する手間も省けて、多目的で使える万能コネクタ。			
スプリングにケージ(囲い)を設け、電線を囲うことで電線を確実に保持するWAGO独自のケージクランプRスプリング方式。増し締め作業不要です。			
より線もダイレクト結線でき、高いスプリング圧力により、気密性に優れた高品質な接点を形成します。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.