


品番：EA545A-100

品名：W3/8"/605mm 全ねじカッター&パンチャー

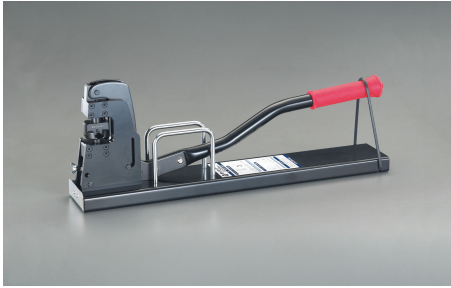

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 45,000円(税抜) / 49,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 45,000円(税抜) / 49,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/20 19:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0229ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------|------|---|
| メーカー | マーベル (MARVEL) | 型番 | MCP-3810 |
| 用途 | 全ネジの切断・レースウェイの穴あけに | 適応材料 | W3/8(全ねじ)(軟鋼) レースウェイ(DP1、DP2) ダクト(D1)(2.0mm以下の軟鋼板材) サスウェイ(S-DP2)(1.5mm以下のSUS板材) Mバーダブル(CW-19) |
| サイズ | 605mm | 重量 | 7.6kg |
| 材質 | スチール | 付属品 | φ10.5パンチセット 全ネジカッター3/8W |

全ネジの切断、レースウェイ、ダクトの穴あけが1台2役!

本体にW3/8インチ全ねじカッターとφ10.5mmパンチセットが標準で付属しています。

騒音・粉じん・火花が出ない

ステンレスボルトは切断できません。

<警告>

- ・安全のためヘルメット、保護メガネ、作業手袋、安全靴をご使用ください。
- ・切断部およびハンドル駆動部に手や足を挟まないようにしてください。
- ・切断する刃は鋭利です。刃先を触らないようにしてください。
- ・穴あけや切断後、材料には返りが出ます。手を触れないようにしてください。

<注意>

- ・必ず適合した材料の穴あけ、切断を行ってください。
- ・適応外の材料を加工すると工具を破損する恐れがあります。
- ・穴あけ時の抜きカスは凹刃にたまる事があります。つまらないようこまめに排出してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.