



品番：EA545AG

品名：M6・7・8・10/680mm ねじカッター

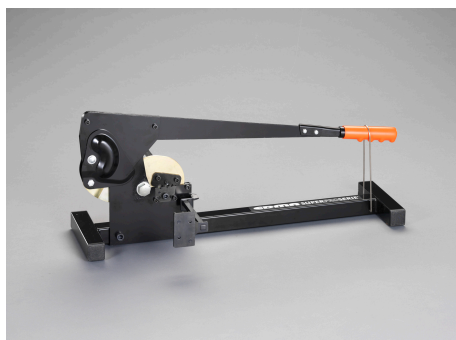

販売価格	80,700円(税抜) / 88,770円(税込)		
カタログ価格	80,700円(税抜) / 88,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 20:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1248ページ1279ページ		

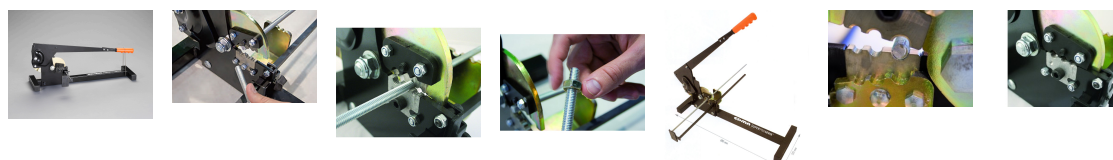

仕様

メーカー	EDMA(エドマ)	型番	065955
切断能力	M6・M7・M8・M10(並目用)	サイズ(mm)	680(W)×235(D)
重量	8470g	用途	建築現場などに
軟鉄の切断も可能(切断力)	60kg/m ²		
ロッドの修復にも使用できます。			
650mmのカットガイド付、左右どちらにも付けられます。			
雑音がしません。			
火花が散らないので火事の危険性がありません。			
金属屑が出ません。 また切断後の、やすりがけも不要の為、切断後すぐに使用できます。			
M7で150山のロッドは10mmサイズに合わせて切断できます。			
ステンレススチール棒をカットすることは出来ません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

