


品番：EA545K-18

品名：8mm/460mm ボルトカッター

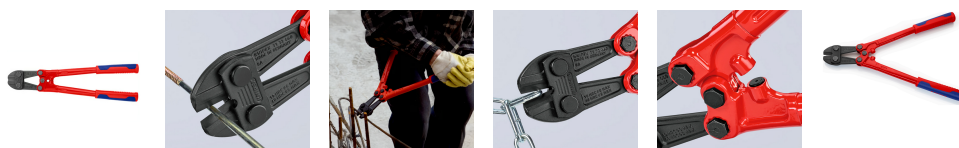

販売価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/06 08:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0102ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX (ケニペックス)	型番	71 72 460
切断能力	HRC19以下(軟線): $\phi$ 8mm HRC40以下: $\phi$ 6mm HRC48以下(硬線): $\phi$ 5mm	刃硬度	HRC62
刃長	30mm	ヘッド厚さ	33mm
全長	460mm	重量	2.1kg

偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します

ヘッドとジョイント部分がフラットで、アクセスしやすい構造

快適な緩衝装置付き鍛造ストッパー

ネジ留めされたカッターヘッドは交換可能です。

#### 代替品

	品番	EA545BT-18
	コメント	$\phi$ 10mm/全長485mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.