


品番：EA545K-24

品名：9mm/610mm ボルトカッター

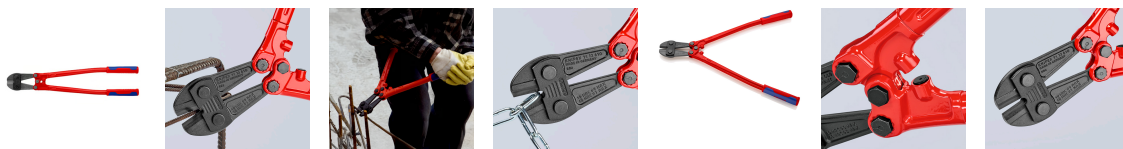

販売価格	25,500円(税抜) / 28,050円(税込)		
カタログ価格	25,500円(税抜) / 28,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 17:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0102ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX (ケニペックス)	型番	71 72 610
切断能力	HRC19以下(軟線): φ9mm HRC40以下: φ8mm HRC48以下(硬線): φ7mm	刃硬度	HRC62
刃長	34mm	ヘッド厚さ	33mm
全長	610mm	重量	2.55kg

偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します

ヘッドとジョイント部分がフラットで、アクセスしやすい構造

快適な緩衝装置付き鍛造ストッパー

ネジ留めされたカッターヘッドは交換可能です。

#### 代替品

	品番	EA545BT-24
	コメント	φ11mm/全長652

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.