


品番：**EA546CB-2**

品名：55mm/300mm ハ°レンチ(アルミ合金/被覆管用)

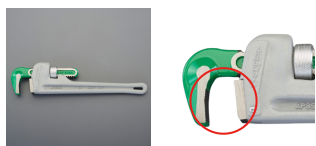

| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,430円 (税抜) / 9,273円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,430円(税抜) / 9,273円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/22 12:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0193ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---------|-------------------|
| メーカー | スーパーツール | 型番 | AP300N |
| 呼び全長 | 300mm | 適合パイプ外径 | 8~55mm |
| くわえられる管の呼び寸法 | 15A~40A | 重量 | 0.7kg |
| 材質 | アルミ合金・特殊合金鋼 | 仕上げ | シルバー焼付塗装・グリーン焼付塗装 |
| 熱処理 | 歯部硬度:52~58HRC | | |
| ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくい | | | |
| 本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品 | | | |
| 品質は、JIS H強力級に相当します。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.