


品番：EA546CB-3

品名：65mm/350mm ハ°レンチ(アルミ合金/被覆管用)

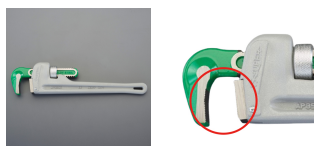

販売価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/09 03:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0193ページ		



仕様

メーカー	スーパーツール	型番	AP350N
呼び全長	350mm	適合パイプ外径	10~65mm
くわえられる管の呼び寸法	15A~50A	重量	1.1kg
材質	アルミ合金・特殊合金鋼	仕上げ	シルバー焼付塗装・グリーン焼付塗装
熱処理	歯部硬度:52~58HRC		
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくい			
本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品			
品質は、JIS H強力級に相当します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.