


品番：EA546CB-6

品名：125mm/900mm ハ イ° レンチ(アルミ合金/被覆管用)

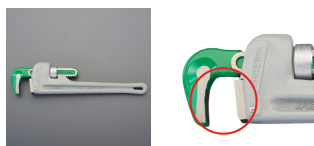

販売価格	42,700円(税抜) / 46,970円(税込)		
カタログ価格	42,700円(税抜) / 46,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 11:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0193ページ		



#### 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	AP900N
呼び全長	900mm	適合パイプ外径	38~125mm
くわえられる管の呼び寸法	25A~100A	重量	4.9kg
材質	アルミ合金・特殊合金鋼	仕上げ	シルバー焼付塗装・グリーン焼付塗装
熱処理	歯部硬度:52~58HRC		
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくい			
本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品			
品質は、JIS H強力級に相当します。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.