


品番：EA546VA-4

品名：15A インナーパイプレンチ

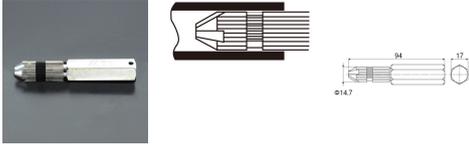

販売価格	5,860円(税抜) / 6,446円(税込)		
カタログ価格	5,860円(税抜) / 6,446円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/27 02:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0197ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	IPW-15
適合パイプサイズ	15A	適用管	配管用炭素鋼鋼管 給水管 (装飾用クロムニップル等)
許容トルク	196N・m	全長	94mm
軸径	17mm		

折れた管も抜けます。配管リフォーム必携工具

錆や水垢が固着している場合は、先端のリーマで簡単に除去できます。

管に差し込み回すだけで、これまでの大掛かりな工事が不要に!

水まわりのリフォームから、空調用配管、工場設備に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.