


品番：EA546VA-6

品名：20A インナーパイプレンチ

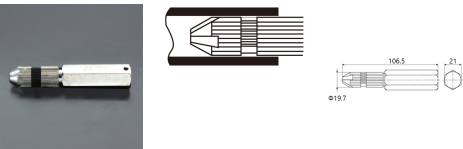

販売価格	6,830円(税抜)／7,513円(税込)		
カタログ価格	6,830円(税抜)／7,513円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/27 02:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0197ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	IPW-20
適合パイプサイズ	20A	適用管	配管用炭素鋼鋼管 給水管 (装飾用クロムニップル等)
許容トルク	294N・m	全長	106.5mm
軸径	21mm		
折れた管も抜けます。配管リフォーム必携工具			
錆や水垢が固着している場合は、先端のリーマで簡単に除去できます。			
管に差し込み回すだけで、これまでの大掛かりな工事が不要に！			
水まわりのリフォームから、空調用配管、工場設備に			