


品番：EA550MG-5.5

品名：5.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用)

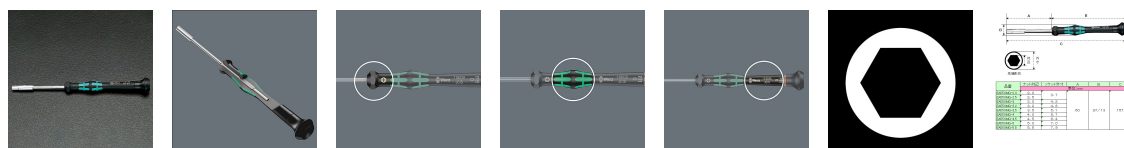

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,030円(税抜) / 2,233円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,030円(税抜) / 2,233円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2026/05/06 20:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0508ページ | | |



先端は耐久性と腐食保護に優れています

仕様

| | | | |
|--------|-------|-----------|--------|
| メーカー | Wera | 型番 | 118126 |
| 商品名 | 2069 | サイズ(mm) | 5.5 |
| 軸長(mm) | 60 | ハンドル長(mm) | 97 |
| 全長 | 157mm | 軸径(mm) | 7.8 |

先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。

空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。

ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.