


品番 : EA550MK-0

品名 : 0.8x0.16x40mm [-]ドライバー(精密用 ESD)

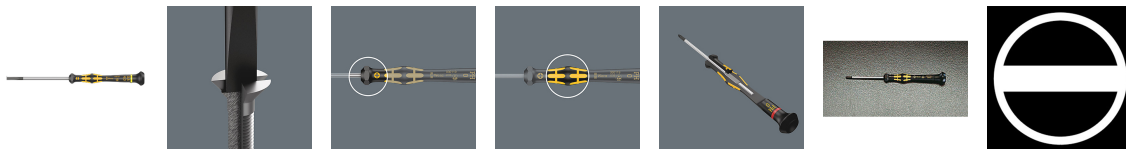

販売価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
カタログ価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/01 09:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0509ページ		



導電性のグリップの為、静電気を逃がします

#### 仕様

メーカー	Wera	型番	030099
商品名	1578A ESD	刃幅×刃厚(mm)	0.8x0.16mm
軸長(mm)	40	軸径(mm)	2.0mm
ハンドル長(mm)	97	全長	137mm

静電対策仕様。

ESDの表面電気抵抗は $\geq 10^9$  ohm以下です。

ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。

ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。

ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。

先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。

空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

導電性グリップ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.