

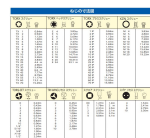


品番：EA550PC-1

品名：ドライバービットセット(ラチェット式ハンドル付)

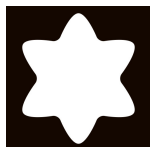

販売価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
カタログ価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/11 23:28現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			

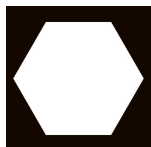

### 仕様

メーカー	PB SWISS TOOLS	型番	PB38510.R-100 Set
<セット内容>	21点	ラチェットドライバー(マグネット付)	220mm
(+)ドライバービット	#1・#2・#3	(-)ドライバービット	0.6×4.0mm 0.8×5.5mm 1.0×6.25mm 1.2×8.0mm
ヘックスビット	2.5・3・4・5・6mm	トルクスビット	T10・T15・T20・T25・T30
ポジビット	#1・#2・#3	送り角	15°
総重量	694g(ケース含む)	付属品	ケース

マグネット付きホルダーでビット交換が簡単・迅速に行えます。

右回転・左回転・固定の切替が可能です。

100mmのロングブレードでも従来のドライバーのような使用が可能です。

SwissGrip Evoの優れた人間工学により、快適で疲れにくい作業を実現

最適化されたハンドル形状により、最大限のパワー伝達と圧倒的な高トルクを実現しています。

滑りにくく、グリップ力があるため、あらゆる状況下で安全かつ正確に使用可能です。

耐久性に優れています。

【SwissGrip Evoの特長】

- ・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
- ・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。  
ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。  
少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。

【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】

内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)

中間:内側のコアと外側の層を結合する素材

外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.