


品番：EA552AL-11A

品名：2.5x0.4x80mm [-]精密ドライバー

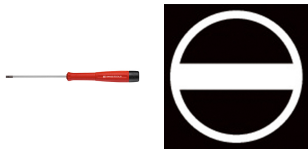

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,290円(税抜) / 1,419円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,290円(税抜) / 1,419円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/06/24 23:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0511ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|--------------|--------|---------------|
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8128.2,5-80 |
| 刃幅×刃厚(mm) | 2.5×0.4 | 全長(mm) | 173 |
| 軸径(φ mm) | 2.5 | 軸長(mm) | 80 |
| 重量(g) | 11 | | |

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

電子作業および精密機械加工分野の小型・精密マイナスネジ用

精密な刃先がねじに最適にフィットします

ソフトな握り心地のグリップ

微調整や微妙な締付け作業に。回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です

高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性

バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます

ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

