


品番：EA557WC-12

品名：#2x100mm [+]ブレイクビスドライバー

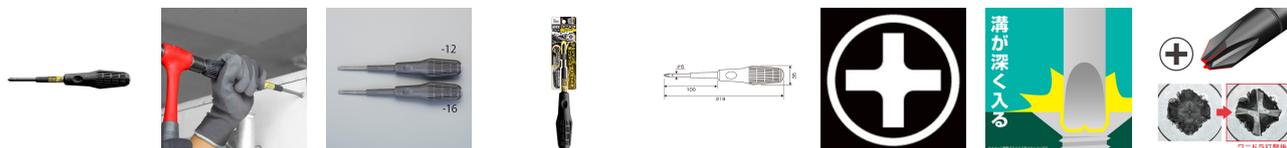

販売価格	685円(税抜) / 754円(税込)		
カタログ価格	685円(税抜) / 754円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/05 08:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0527ページ		



#### 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	3980 2×100
商品名	ワニドラ	刃先	(+) #2
軸径	6.0mm	軸長	100mm
全長	219mm	材質	刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:PP・TPE 座金:炭素鋼
重量	123g		

なめたネジも新しいネジも両方回せる特殊刃先形状

より喰い付き更になめたネジが外しやすい

十字の溝が若干残っているネジであれば効果があります。

叩いて新たなネジ溝を作り出します

ハンマーで叩きこむことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます。

靱性・耐摩耗性に優れた高級クロム・モリブデン・バナジウム鋼を採用

高精度ブラックポイント仕上げ

マグネット付き

力を掛けやすいハンドル形状

(断面楕円形状+リブで力の入りやすいデザイン)

RoHS2適合品

※熱処理されたネジには使用できません。

ハンマーで叩きこむことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.