


品番：EA557WC-16

品名：6.0x100mm [-]ブレイクビスドライバー

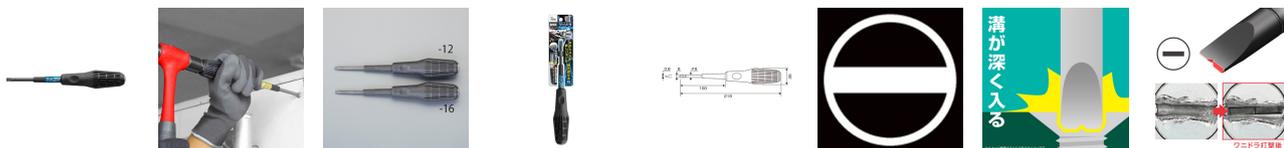

販売価格	685円(税抜) / 754円(税込)		
カタログ価格	685円(税抜) / 754円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/05 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0527ページ		



#### 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	3980 6×100
商品名	ワニドラ	刃先	(-) #6
軸径	6.0mm	軸長	100mm
全長	219mm	材質	刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:PP・TPE 座金:炭素鋼
重量	122g		

なめたネジも新しいネジも両方回せる特殊刃先形状

より喰い付き更になめたネジが外しやすい

十字の溝が若干残っているネジであれば効果があります。

叩いて新たなネジ溝を作り出します

ハンマーで叩きこむことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます。

靱性・耐摩耗性に優れた高級クロム・モリブデン・バナジウム鋼を採用

高精度ブラックポイント仕上げ

マグネット付き

力を掛けやすいハンドル形状

(断面楕円形状+リブで力の入りやすいデザイン)

RoHS2適合品

※熱処理されたネジには使用できません。

ハンマーで叩きこむことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.