


品番 : EA557WC-22

品名 : #2x 23mm [+]ブレイクビスドライバー

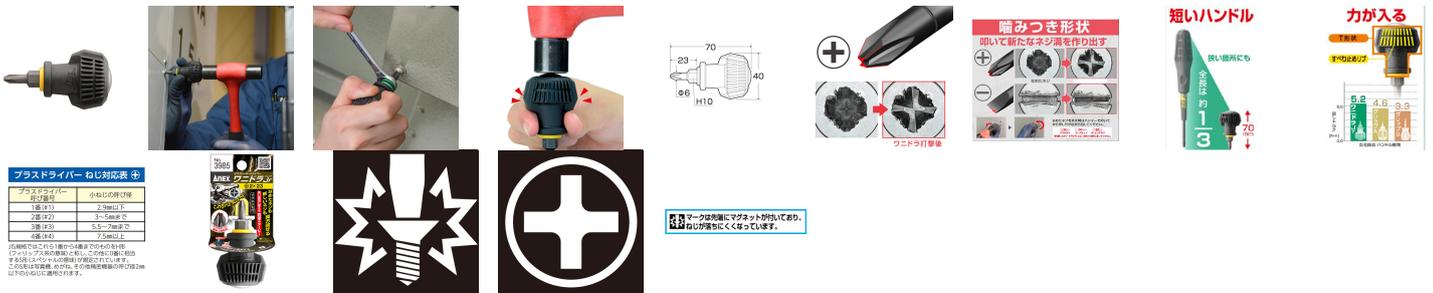

販売価格	770円(税抜) / 847円(税込)		
カタログ価格	770円(税抜) / 847円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2024/05/18 12:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0553ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	3985
サイズ(mm)	(+)#2×6.0	軸長(mm)	23
材質	刃先:特殊合金鋼 ハンドル:TPE、PP 座金:炭素鋼	全長(mm)	70
ボルスター(mm)	H10		

なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。

狭い箇所に使える貫通スタービーです。

叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。

スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。

ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。

スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。

マグネット付

手元六角10mm スパナがかけれます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.