



品番：EA557WC-34

品名：#3x150mm [+]
ビスブレイク電工ドライバー

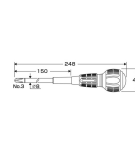

販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/05 08:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

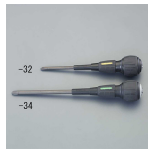

仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	7765(+3×150)
商品名	ビスブレイカードライバー ワニドラ電工	サイズ	(+)#3
全長	248mm	軸長	150mm
軸径	φ8mm	材質	刃先: 特殊合金鋼 ナット: 鉄 ハンドル: TPE 座金: PPガラス繊維入
重量	146g		

なめたネジも新しいネジも両方回せる。

ハンマーで叩くと先端の噛みつき形状がネジに喰らいつき、なめたネジを外すことができます。

電気を通さないガラス繊維入り強化プラスチックの絶縁体座金。

電気工事で扱いやすいハンドル形状。回しやすく、滑りにくく、力が入ります。

ネジ溝が大きく潰れている場合はEA935KX(No.40)ネジすべり止め液と併用するとより効果が高まります。

マグネット付き

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.