


品番：EA560KB-1

品名：#1x 80mm [+]
ドライバー(絶縁)

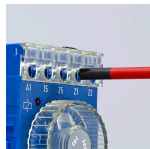

販売価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
カタログ価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/03 17:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0218ページ		



プラスドライバー ねじ対応表	
プラスドライバー ねじ規格	ねじの径と長さ
1番(20)	2.0mm以下
2番(25)	2.5-5mmまで
3番(30)	3.0-7.5mmまで
4番(40)	4.0-10mmまで

※規格にないサイズは標準的なトルク値を
目安として、ドライバーの規格に適合するサイズ
を選択してください。また、この規格は参考値であり、
実際の使用状況により、多少の誤差が生じる
場合があります。



ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	98 24 01
先端	#1	軸長	80mm
全長	187mm	刃径	4.5mm
ブレード長	80mm	ハンドル長	107mm
非絶縁ブレード長	15mm	重量	58g
1000V絶縁			
疲労を軽減し、最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。			
置いたときに転がりにくいので安心です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.