



品番：EA560KB-101

品名：#1x 80mm [+]
ドライバー(絶縁/先細軸)

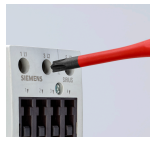

販売価格	2,330円(税抜) / 2,563円(税込)		
カタログ価格	2,330円(税抜) / 2,563円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/03 06:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0218ページ		

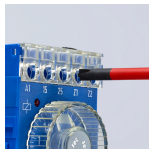

ねじ規格	対応長さ
1番 (M2)	2.5mm以下
2番 (M3)	3.5-5mmまで
3番 (M4)	5.5-7.5mmまで
4番 (M5)	7.5mm以上

※対応長さとは、ねじの全長ではなく、ねじの軸長を指します。
※対応長さとは、ねじの全長ではなく、ねじの軸長を指します。
※対応長さとは、ねじの全長ではなく、ねじの軸長を指します。



ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	98 24 01 SL
サイズ	(+)#1×4.5mm	軸長	80mm
全長	187mm	ハンドル長	107mm
非絶縁ブレード長	15mm	重量	58g

1000V絶縁

疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。

置いたときに転がりにくいので安心です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.