


品番：EA562WC-2

品名：プライヤー付ビット&ソケットセット

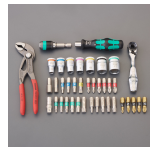

販売価格	29,400円(税抜) / 32,340円(税込)		
カタログ価格	29,400円(税抜) / 32,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/03 09:40現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0539ページ		



仕様

メーカー	WERA	型番	049070
入組み点数	40	(+)ビット※Bi Torsion仕様	サイズ:#1 入数:2本 サイズ:#2 入数:3本 サイズ:#3 入数:1本 全長:25mm
(-)ビット※Bi Torsion仕様	刃幅:5.5mm 入数:1本 全長:25mm	(+)ポジビット※Bi Torsion仕様	サイズ:#1 入数:1本 サイズ:#2 入数:3本 サイズ:#3 入数:1本 全長:25mm
HEXビット※Bi Torsion仕様	サイズ:3・4・5・6mm 全長:25mm 入数:各1本	HEXビット	サイズ:8mm 入数:1本 全長:25mm
TORXビット※Bi Torsion仕様	サイズ:T10・T15・T20・T25・T30 全長:25mm 入数:各1本	TORXビット(イジリ止付)	サイズ:T10・T15・T20・T25・T30 全長:25mm 入数:各1本
(1/4")6角ソケット	対辺:5.5・6・7・8・10・12・13mm 全長:23mm 入数:1個	ミニビットラチェットハン ドル	差込六角対辺:1/4"(6.35mm) ギア数:60 送り角:6° 全長:87mm
ドライバーハンドル	差込六角対辺:1/4"(6.35mm) 全長:78mm	ソケットアダプター	差込角:1/4"DR 六角シャンク:1/4"(6.35mm) 全長:25mm

ビットホルダー	差込六角対辺:1/4"(6.35mm) 全長:50mm	ウォーターポンププライヤー	KNIPEX製(コブラ) ナット掴み幅:27mm パイプ掴み幅:30mm 全長:125mm
サイズ	215x57x104(H)mm	重量	691g
多種多様なネジに対応するビットソケットセット。			
コンパクトに設計されたケースは持ち運びや紛失管理に便利。			
KNIPEX製のウォーターポンププライヤーは固着したボルト・ナットの取り外しに最適です。			
ドライバーハンドルのビット差込み部はマグネット付き。			
ビットホルダーのビット差込み部はボールロック・マグネット付き。			
Bi Torsionビットやソケットは電動ドライバーでも使用できます。			
ミニビットラチェットハンドルは左右切替式。65N・mの力に耐えるためソケットを使用した締付け作業もできます。			
ツールケース・プライヤーを収納するポーチ付き。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.