



品番：EA564AH-124

品名：3.0mm [Hexagon]トルイバ- (ラチェット式・電工型)

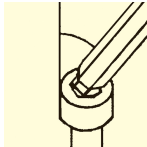

|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 810円(税抜)／ 891円(税込)           |      |    |  |
| カタログ価格  | 810円(税抜)／891円(税込)            |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/22 04:34現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |  |
| カタログページ | 0530ページ                      |      |    |  |

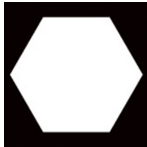

仕様

|                                                       |           |           |       |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| メーカー                                                  | ESCOオリジナル | ビット       | 3.0mm |
| ビット全長                                                 | 125mm     | ラチェットハンドル | 95mm  |
| 差込六角対辺                                                | 1/4"      |           |       |
| ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能<br>※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可 |           |           |       |
| ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません  |           |           |       |
| 山数60のギアを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現！                       |           |           |       |
| ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易             |           |           |       |
| 左右切替式                                                 |           |           |       |
| ビットはマグネット付き                                           |           |           |       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.