


品番：EA564DJ-2A

品名：コインドライバー

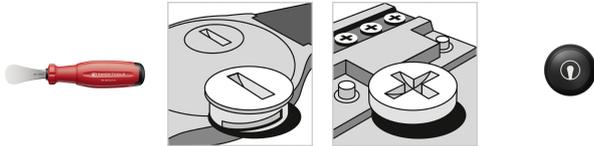

販売価格	3,480円(税抜) / 3,828円(税込)		
カタログ価格	3,480円(税抜) / 3,828円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/06 02:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	PB SWISS TOOLS	型番	PB 38125.9-45
用途	工具等の電池交換、バッテリーキャップの取り外しに	軸長	45mm
全長	154mm	刃幅×刃厚	21×1.4mm
重量	81g		

様々な現場で活躍するコインドライバー

バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。

油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。

化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。

グリップの端(お尻の部分)に、ドライバーの先端形状とサイズを表示
ねじの形状・サイズを素早く識別可能です。

【SwissGrip Evoの特長】

- ・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
- ・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。

【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】

内側(コア): 力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)
中間: 内側のコアと外側の層を結合する素材

外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.