


品番 : EA572GA-51

品名 : 32mmx255mm スロットチゼル(曲/側面刃付)

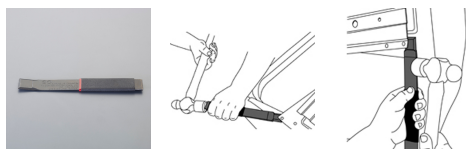

販売価格	5,260円(税抜) / 5,786円(税込)		
カタログ価格	5,260円(税抜) / 5,786円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/03 11:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0107ページ		



スポット溶接されたパネル等の切り離しに。

#### 仕様

刃幅	32mm	全長	255mm
側面刃幅	42mm	先端	曲
重量	227g	材質	スチール(熱処理済)

スポット溶接箇所を剥がした後、パネルの継ぎ目に刃を当て、後部または側面からハンマーで叩き入れることでパネルを分離します。

刃は3面研磨が施されており、作業時に手が干渉しないようオフセット(角度)が付けられ、十分な隙間を確保できます。

鋭利な刃は使用すると摩耗する為、砥石で再研磨してください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.