


品番 : EA572HN-1

品名 : φ 25x200mm カッパーポンチ

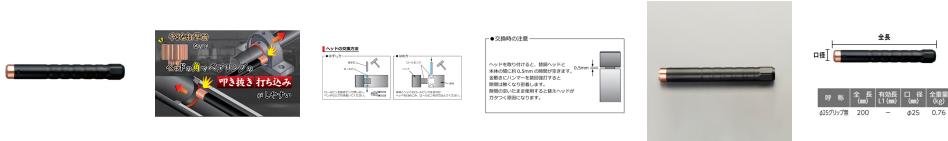

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,470円(税抜) / 7,117円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,470円(税抜) / 7,117円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/12 04:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0112ページ                      |      |   |



## 仕様

|      |  |      |            |
|------|--|------|------------|
| メーカー | オーエッチ工業  | 型番   | COP-25     |
| 用途   | 金型・機械の組立・修理に   | 先端径  | 25mm       |
| 全長   | 200mm  | 重量   | 0.76kg     |
| 材質   | 本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)<br>グリップ:ゴム<br>ヘッド:銅<br>ロールピン:炭素鋼 | 焼入硬度 | HRC35°~40° |

狭い所へキズをつけずに打撃できる当て金です。

平らな打撃面なのでヘッドの角で、ベアリングの叩き抜き・打ち込みがしやすい!

ヘッド交換時に使用する抜きピン付き

交換用ヘッド:EA575WW-11

### <注意>

- ・本製品は打撃面が小さいので、銅ヘッドがマクレやすいです。グラインダー等でマクレを取り除いてからご使用ください。
- ・過酷なご使用により、本体や打撃面にケガが生じる場合がありますので、保護めがねや防具を装着し、周囲の安全を確認してご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

