


品番 : EA572HN-2A

品名 : $\phi 25 \times 280\text{mm}$ カッパーポンチ

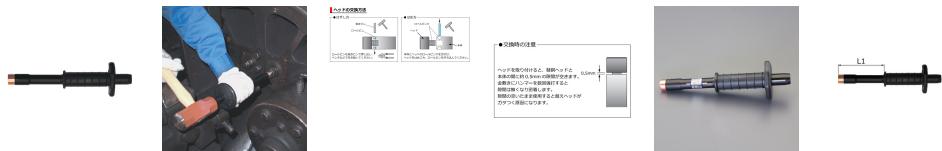

販売価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/12 04:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	COBG-25
先端径	25mm	全長	280mm
有効長	120mm	グリップ長	95mm
材質	本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S55C) グリップ:ゴム ヘッド:銅 ロールピン:炭素鋼	重量	1.13kg
用途	金型・機械の組立・修理に	焼入硬度	HRC35°～40°

ベアリングの叩き抜き・打ち込みがしやすい平らな打撃面

狭い所へキズをつけずに打撃できる当て金です。

保護グリップ付

ヘッド交換時に使用する抜きピン付き

交換用ヘッド:EA575WW-11

日本製

〈注意〉

- ・本製品は打撃面が小さいので、銅ヘッドがマクレやすいです。グラインダー等でマクレを取り除いてからご使用ください。
- ・過酷なご使用により、本体や打撃面にケガが生じる場合がありますので、保護めがねや防具を装着し、周囲の安全を確認してご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.