


品番：EA573CD-10A

品名：10x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ

	販売価格	1,780円(税抜)／1,958円(税込)		
	カタログ価格	1,780円(税抜)／1,958円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/25 09:32現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
カタログページ		0554ページ		

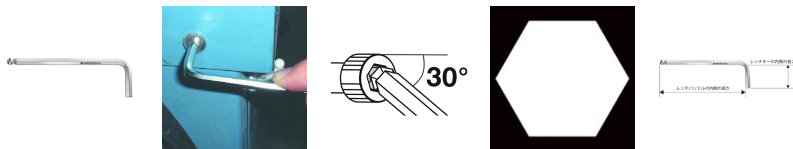

仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB212.10
サイズ(mm)	10	軸長(mm)	125
レンチハンドルの内側の長さ(mm)	125	レンチキーの内側の長さ(mm)	36
質量(g)	105	適合キャップスクリュー	M12
適合セットスクリュー	M18～20		
ボールポイント付			
エッジは軽く隅取りしており、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。			
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。			
エッジは軽く隅取りしており、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。			
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。			
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靱に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。			
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。			

