
 
 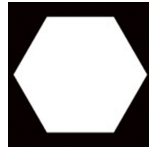


品番 : EA573L-3A

品名 : 3.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 860円(税抜) / 946円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 860円(税抜) / 946円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/28 13:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0554ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                   |              |                 |            |
|-------------------|--------------|-----------------|------------|
| メーカー              | PBSWISSTOOLS | 型番              | PB2212.L-3 |
| サイズ(mm)           | 3            | 軸長(mm)          | 125        |
| 適合セットスクリュー        | M6           | 適合キャップスクリュー     | M4         |
| レンチハンドルの内側の長さ(mm) | 125          | レンチキーの内側の長さ(mm) | 8          |
| 重量(g)             | 8            |                 |            |

ボールポイント付

ショートヘッドと100°の角度により狭い場所のネジを回すことができます。

エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。

精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。

バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。

ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

