


品番：EA575WT-204

品名：φ104mm/4900g 無反動ハンマー-(ガラスファイバ-柄)

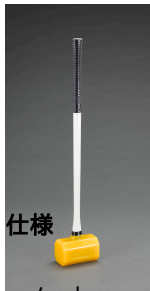

販売価格	31,400円(税抜) / 34,540円(税込)		
カタログ価格	31,400円(税抜) / 34,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/27 06:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0111ページ		



呼称	全長	頭径	頭重量	全重量
98	910	104	3.9	4.9

メーカー	オーエッチ工業	型番	UKH-K08G
用途	機械などの修理・組み立て、板金作業に	全長	910mm
頭径	104mm	ヘッド長	174mm
頭重量	3.9kg	全重量	4.9kg
ヘッド硬度	HDD 40°	材質	頭:ウレタン 柄:ファイバ-グラス 芯金:機械構造用炭素鋼管(STKM-13C) 鋼球:スチ-ルショット クサビ:ファイバ-グラス・黒芯可鍛鉄(UKH-K06G以上) グリップ:塩化ビニル 接着剤:エポキシ系、シアノアクリレート系
使用温度	-20~50℃		

ショックレス構造

低反発・低摩擦のウレタン樹脂を使用しているため、打撃時にキズをつけにくい

ガラスファイバ-柄の使用により柄折れが減少

耐油性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.