


品番：EA575WT-302

品名：φ 38mm/ 650g 無反動ハンマー-(グラスファイバー柄)

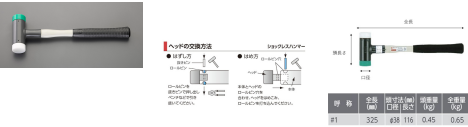

販売価格	8,600円(税抜)／9,460円(税込)		
カタログ価格	8,600円(税抜)／9,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/21 01:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	OS-30G
用途	機械組み立て・修理、切削物の芯出し、金型製作に	全長	325mm
頭径	38mm	ヘッド長	116mm
頭重量	450g	全重量	650g
材質	頭: ナイロン・ポリエチレン 柄: ファイバーグラス 鋼球: スチールショット ロールピン: 炭素鋼 クサビ: グラスファイバー グリップ: 塩化ビニル 接着剤: エポキシ系接着剤、シアノアクリレート系接着剤	使用温度	-10～50℃
強打撃用			
ショックレス構造			
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄れが減少			
ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。			
替えヘッド: 白 (EA575WT-322)、緑 (EA575WT-342)			
<使用上の注意>			

過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。

代替品



品番 EA575WT-303
コメント 頭径:43mm 全長:385mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.