



品番：EA580AG-6

品名：0.32-1.29mm ワイヤーストリッパ[®]-(圧着付)

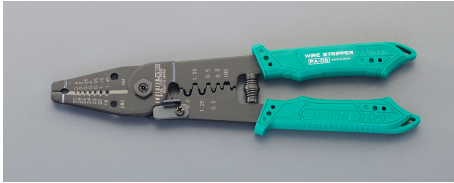

販売価格	4,790円(税抜)／5,269円(税込)		
カタログ価格	4,790円(税抜)／5,269円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/16 16:51現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			

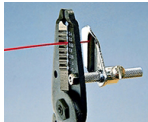

(A.W.G. 規格対応)	
AWG	mm
30	0.25
28	0.32
26	0.40
24	0.51
22	0.64
20	0.81
18	1.02
16	1.29

仕様

メーカー	エンジニア	型番	PA-05
能力(単線)	0.32・0.4・0.51・0.64・0.81・1.02・1.29mm	全長	210mm
圧着範囲	裸端子0.5～2mm ² 接続端子0.3～1.25mm ²		
撚り線にも対応(AWG30～18)			
ストリップゲージを装着するとストリップ長を1～24mmの幅で固定できるので、作業性の向上と均一化を図れます。			

代替品

	品番	EA580DE-23
	コメント	能力 単線 0.65～2.6mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.