


品番：EA580AG-9

品名：0.2-0.81mm ワイヤーストリッパ -

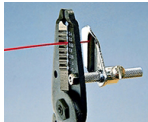

販売価格	4,360円(税抜)／4,796円(税込)		
カタログ価格	4,360円(税抜)／4,796円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 13:38現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



品番	規格	長さ	重量	材質
EA580AG-9	0.2-0.81mm	175mm	134g	高炭素鋼



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PA-14
用途	極細線	能力(単線)	AWG:32、30、28、26、24、22、20 (mm:0.2・0.25・0.32・0.4・0.51・0.64・0.81)
能力(より線)	AWG:34、32、30、28、26、24、22 (mm:0.1・0.2・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6)	全長	175mm
グリップ幅	50mm	重量	134g
材質	本体:高炭素鋼 グリップ:エラストマー		

ストリップゲージを装着するとストリップ長を1～24mmの幅で固定できるので、作業性の向上と均一化を図れます。

バネ付

代替品

	品番 EA580D-3 コメント 仕様をご確認ください。
--	---------------------------------------

