


品番：EA580F-1S

品名：0.2-6.0mm<sup>2</sup> ワイヤーストリッパ<sup>o</sup>-(LEDライト付)

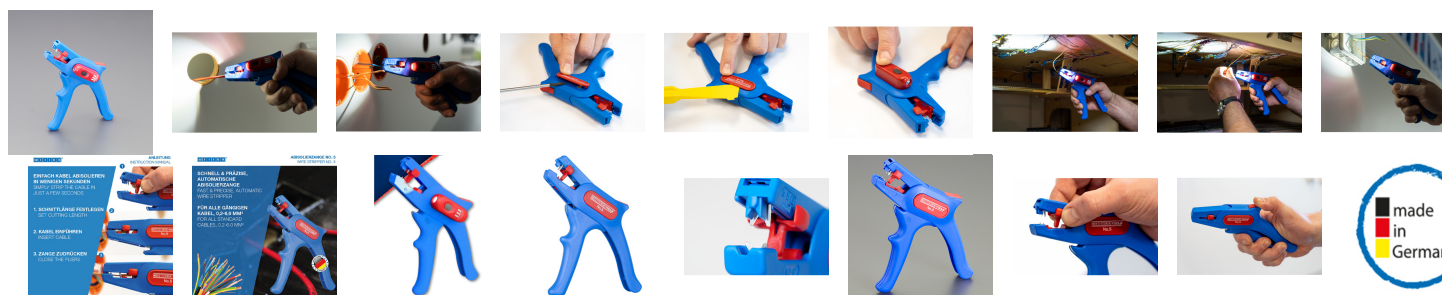

販売価格	7,130円(税抜) / 7,843円(税込)		
カタログ価格	7,130円(税抜) / 7,843円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/03 15:35現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0247ページ		



線径による刃先の調整は不要です

### 仕様

商品名	No.5 LED Set	セット内容	・Wire Stripper No. 5 ・LED Work Light
能力	ワイヤー:0.2~6.0mm <sup>2</sup>	カッター能力	φ2.0mm
全長	175mm	重量(g)	122(本体、ライト)
LEDライト	全長:48mm 電源:リチウム電池(充電可能)	LEDライト明るさ	強:250ルーメン 中:127ルーメン 弱:50ルーメン

LEDライト付

0.2~6.0mm<sup>2</sup>の撚線と単線の被覆はがしに最適です。

ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm)

使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホールドでき、安全かつコンパクトに収納できます。

暗い場所、屋外でのケーブルを剥がす作業時に優れてた視認性を発揮します。

ワイヤーカッター(外径2mm)付

省スペース ロック機構

自動ワイヤーストリッパー

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.